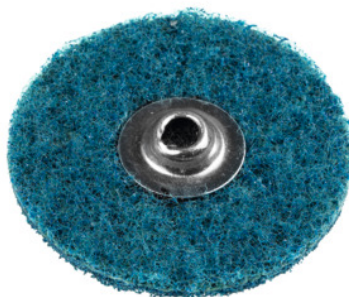


**Garant****Dokončovací kotúč s rúnom, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553966 280
GTIN	4062406300807
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**Univerzálne a výkonné **nylonové rúno**.**Použitie:**

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	280
Ø kotúčov	76,2 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Prevedenie	A very fine
Brusivo	Korund
Skratka pre brúsivo	A
Brúsna podložka	Nylonové rúno
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	18000 min <sup>-1</sup>

Druh produktu

Brúsne rúno

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		