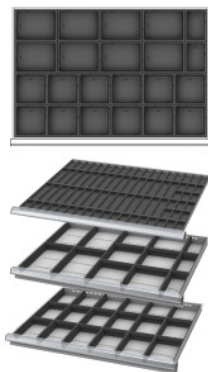


Garant GRIDLINE

**Organizér pre skriňu na náradie 40×28G, 36×24G, Typ: 1000/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931321 1000/7
GTIN	4062406338763
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Rozdeľovače pre 4 zásuvky skrine na náradie/nástroje. Pozostáva z organizérov GARANT so zásuvnými deliacimi doštičkami a drážkových deliacich líšt s okrajovými lištami a násuvných deliacich priečok.

**Vhodné pre:**

GARANT GridLine skrine na náradie/nástroje č. 931305 veľk. 1000/8.

**Rozsah balenia:**

č. 950550 veľ 75/2, č.950560 veľ. 50/2, č.950570 veľ. 100/2, č.950570 veľ. 125/3.

**Technický opis**

Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×24G
Druh produktu	Členenie zásuvky

**Príslušenstvo**

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951530 100
Box na drobnosti easyPickVýška 50 mm Šírka×hĺbka v G / Typ 4X6/1	951251 4X6/1
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Žlaby – zásuvné deliace doštičky10-dielna súprava Typ B	951275 B
Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951781 125
Box na drobnosti easyPickVýška 50 mm Šírka×hĺbka v G / Typ 6X8/1	951251 6X8/1
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951761 100
Žlaby výška 25 mm1K Šírka×hĺbka v G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125
Box na drobnosti easyPickVýška 50 mm Šírka×hĺbka v G / Typ 6X6/1	951251 6X6/1
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951580 100