


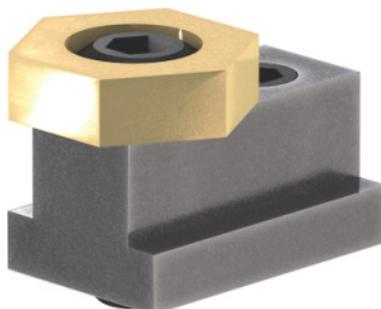

## Upínacia svorka s excentrom, Menovitý rozmer T-drážky: 12mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370009 12
GTIN	4046368509263
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
- Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.
- Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

#### Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

#### Rozsah balenia:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

### Technický opis

Výška disku H	4,8 mm
Šesťhranný disk SW	21 mm
Dráha výstredníka $S_1$	1 mm
Vnútorňý šesťhranný disk $SW_1$	5 mm
Závit M	M8
maximálny ťahovací moment	11,3 Nm

Upínacia sila	3,6 kN
SW <sub>2</sub>	4 mm
Dĺžka L	27,9 mm
maximálny ťahovací moment aretačnej skrutky	17 Nm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom