


Garant

Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC krátke, úzke, typ ADB, BT 40, Ø upnutia D1: 16

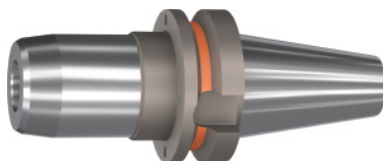

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303473 16
GTIN	4062406531096
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Sústrednosť $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možnosť axiálneho prestavenia dĺžky (dráha prestavenia $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.
- Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Podmienka dodania:

Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky a šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažné čapy (TČ) č. 308760 – 308802, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

Ø D ₂	38 mm
Vonkajší Ø D	44,5 mm
Ø upnutia D ₁	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
L ₂	47,5 mm
Závit M	M12×1

Technický list

Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	63 mm
upínač	BT 40
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro