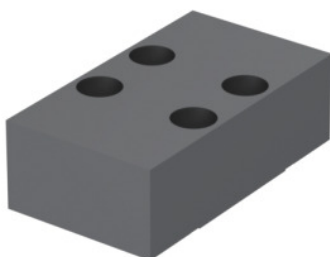


**Bloková čelust' mobilná, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360571 125
GTIN	4062406564490
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

Tvrdené blokové čeluste, čierne.

Materiál:

Oceľ kalená, nitridovaná, obe strany hladké.

Vhodné pre:

NC vysokotlakový zverák č. 360565.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Výška čelusti h	39,5 mm
Šírka čelustí b	124,4 mm
Dĺžka čelustí l	70 mm
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Počet čelustí	1
Druh produktu	Čeluste pre zverák

