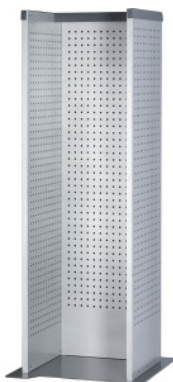


Garant UNILINE

UNI Tower stacionárna, typ U, Typ: L**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955460 L
GTIN	4062406584672
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie, napr. pre implementáciu 5S, poskytovanie materiálov prvej pomoci, čistiacich prostriedkov, nástrojov, informácií atď.

Všetky vnútorné a vonkajšie strany s perforovanými stenami 9×9 mm v 37 mm mriežke na umiestnenie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Rýchlo viditeľné vo výrobnej oblasti vďaka voliteľným signalizačným nadstavcom v rôznych farbách. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. Tvar U: 2 bočné steny so zadnou stenou. Montáž zásuvky je možná len vo veľkosti M. Na jednu vežu je možné nainštalovať maximálne 1 zásuvkový blok.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, **práškov nanošovaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Príslušenstvo ako nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a madlá na tlačenie nájdete pod číslami 955474 – 955499.

Technický opis

Hmotnosť	92 kg
Výška	1920 mm
Nosnosť	150 kg
Séria	Tower
Šírka	750 mm
Úžitková hĺbka	510 mm
Úžitková šírka	690 mm
Hĺbka	750 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža