


Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, SmCo₅, Ø: 20mm

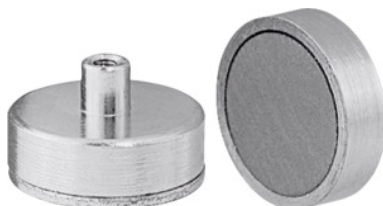

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085922 20 |
| GTIN | 2050000965234 |
| Trieda položky | 08Q |

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo₅).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou prilhavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-------------|
| Menovitá prídržná sila | 90 N |
| Výška | 6 mm |
| Materiál povrch | pozinkované |
| Ø | 20 mm |
| Závit | M4 mm |
| Puzdro závit | áno |
| Výška so závitom | 13 mm |
| maximálna tepelná odolnosť | 200 °C |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Hmotnosť | 16,5 g |
| Materiál magnetické jadro | SmCo ₅ |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M4 | 085921 M4 |
|---|-----------|