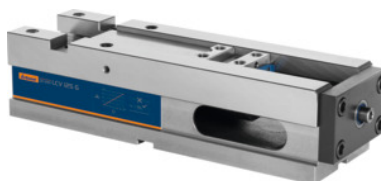


**Garant****Modulárny NC vysokotlakový zverák LCV 125 G, Šírka čelustí A: 125Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361290 125G
GTIN	4045197816009
Trieda položky	31H

**Popis****Prevedenie:**

Brúsená horná a spodná strana. **Vrátane otvorov 25H6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.**

**Poznámka:** Stabilné, kompaktné základné teleso (GGG 60) so súčasne veľkým rozpätím. Úplne zapuzdrené a nitridované vreteno (zýšená funkčná bezpečnosť, optimalizovaná ochrana proti pilinám, minimalizované náklady na čistenie).

**Funkcia:**

**Upínanie pomocou nastaviteľného momentového kľúča (maximálne 30 Nm)** so špeciálnym vysokotlakovým vretenom a mechanickým zosilňovačom sily do 2,5 mm.

**Použitie:**

Konvenčné upínanie vopred opracovaných obrobkov a upínanie **neobrobených dielov, výpalkov a pílových rezov** vnikaním **tvrdých a vymeniteľných upínacích hrotov** do obrobku. Vhodné pre všetky materiály s pevnosťou do cca 900 N/mm<sup>2</sup>, s výnimkou vytvrdených materiálov. Vodorovne použiteľné.

Vhodný na bežné upínanie s stupňovitými čelustami a upínanie do chápadla vďaka 2,5 mm silovému zdvihu vretena.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 3 nástrčkových kľúčov, úpiniek

**Zvláštne príslušenstvo:**

Čeluste (pozri č. 361331-361970), momentový kľúč č. 656050 veľ. 60, upínací čap č. 360025

**Technický opis**

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo

LCV125G

Krútiaci moment	30 Nm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
Hmotnosť	30 kg
maximálny rozsah upínania	332 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Doraz obrobku	360555
Adaptérová čelust'pevná pre typ 125	361620 125
Pár stúpacích líšt (strana schodov) pre typ 125	361970 125
Stupňovitá čelust'mobilná pre typ 125	361400 125
Univerzálna sťahovacia čelust'mobilná pre typ 125	361390 125
Puzdro sťahovacej súpravy pre typ 2	361346 2
Stupňovitá čelust'pevná pre typ 125	361440 125
Čelust' so zmenšenou šírkou pevnámobilná pre typ 125	361353 125
Stupňovitá čelust'pevná pre typ 125	361420 125
Upínacia čelust', mäkkápevná pre typ 125	361320 125
Základná čelust'pevná pre typ 125	361520 125
Čelust' 20 mm, pre T-Rexpevná pre typ 125	361225 125
Výkyvná čelust'mobilná pre typ 125	361660 125
Základná čelust'mobilná pre typ 125	361500 125
Súprava v kufríku pre 5strannú čelust'	361365
Adaptérová čelust'mobilná pre typ 125	361600 125
Vložka rukoväte s 2 hrotmi, výška 5,2 - 6,7 mm Typ	361240
Stupňovitá čelust' pre úchopové vložky pevná pre typ 125	361348 125
5stranné čeluste pre typ FIX	361361 FIX
Puzdro sťahovacej súpravy pre typ 1	361346 1

Upínacia vložka tvrdokov výška 7,1 - 8,6 mm Typ	361242
Univerzálna sťahovacia čelust'pevná pre typ 125	361380 125
Stupňovitá čelusť pre úchopové vložkymobilná pre typ 125	361347 125
Pár stupňovitých líšt so systémom Click, kalená oceľ pre typ 125	361960 125
Čelusť so zmenšenou šírkou pevnápevná pre typ 125	361354 125
5stranné čeluste pre typ MOBIL	361361 MOBIL
Pár stupňovitých líšt so systémom Click, kalená oceľ pre typ 125	361950 125