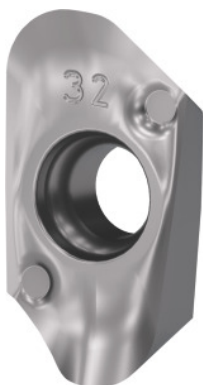


**Garant****ZDHT 150532FR-F10, HU7705, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211772 ALU
GTIN	4062406681944
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

Obvodovo brúsené otočné rezné platničky na presné uloženie v podpornom nástroji. Vysoko výkonný jemnozrnný substrát najnovšej generácie rezných materiálov. Optimalizovaná príprava reznej hrany na použitie v ľahko obrábateľných materiáloch.

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,1 - 0,25 mm
Uhlový Polomer	3,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDHT 150532FR-F10
Typ	HU7705
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	2000	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1800	N
Hliník > 10 % si	vhodný	900	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		