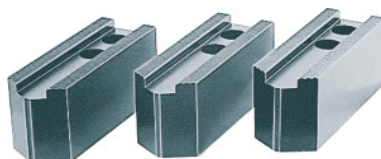


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313745 315
GTIN	4067263152347
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Nastavbové čeluste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°.

Jemne frézovaná drážka a ozubenie **nebrunované**.

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

Šírka B	50 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
Dĺžka L	145 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm

pre závit DIN 912	M14
Šírka drážky D	18 mm
Výška H	50 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeluste
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo