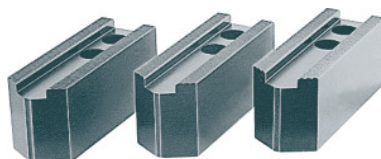


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313475 200
GTIN	4019208193496
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Upínacie čeluste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.
Zošíkmené pre malé upínacie Ø.

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **nebrunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhms a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

Technický opis

Výška H	40 mm
Dĺžka L	98 mm
Šírka B	35 mm
Šírka drážky D	17 mm
Vzdialenosť otvorov a	15 mm

pre typ skľučovadla	200 mm
Vzdialenosť otvorov b	22 mm
pre závit DIN 912	M12
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo