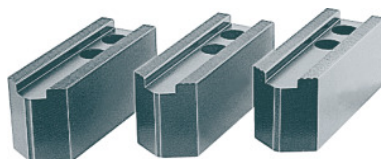


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313475 250
GTIN	4019208193502
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Upínacie čeluste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.
Zošíkmené pre malé upínacie Ø.

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **nebrunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

Technický opis

Dĺžka L	120 mm
Vzdialenosť otvorov b	28 mm
Šírka drážky D	21 mm
pre typ skľučovadla	250 mm
Vzdialenosť otvorov a	20 mm

Výška H	50 mm
Šírka B	50 mm
pre závit DIN 912	M16
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo