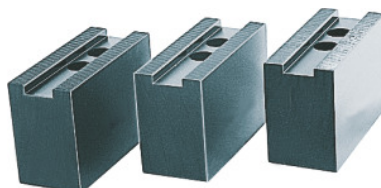


**HOLEX****Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313725 210
GTIN	4062406699246
Trieda položky	32R

**Popis****Prevedenie:**

Jemne frézovaná drážka a ozubenie **nebrunované**.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

**Technický opis**

Výška H	45 mm
pre závit DIN 912	M12
pre typ skľučovadla	210 mm
Šírka drážky D	14 mm
Vzdialenosť otvorov a	24 mm
Dĺžka L	95 mm

Vzdialenosť otvorov b	25 mm
Šírka B	35 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo