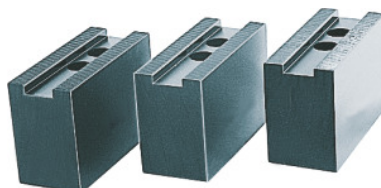


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315/21****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézovaná drážka a ozubenie **nebrunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

Výška H	58 mm
Šírka B	50 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
Vzdialenosť otvorov a	39 mm
Šírka drážky D	21 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm

pre závit DIN 912	M16
Dĺžka L	130 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo