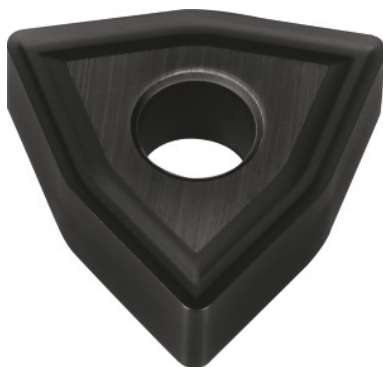


Garant**WNMG 080408, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7415-1
Hlavné použitie	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Lamač triesok	TIM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie