


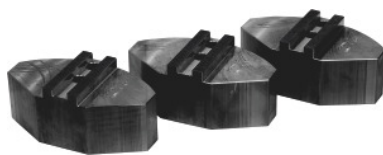

Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Ocel, pre typ skľučovadla: 315



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313738 315
GTIN	4060576180267
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

Technický opis

pre typ skľučovadla	110 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm
Šírka drážky D	21 mm
Šírka B	240 mm
Dĺžka L	117 mm

Výška H	70 mm
Vzdialenosť otvorov a	45 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo