




## Viacnásobný uhlový magnet, Ferit

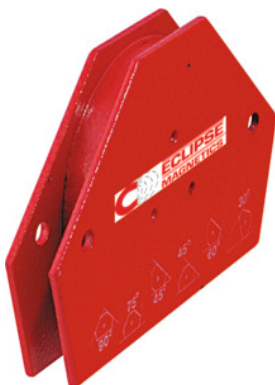

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085964
GTIN	5012095018698
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

S uhlami **30°, 45°, 60°, 75° a 90°**. Odolný voči teplotám maximálne do 180 °C.

### Technický opis

Ø otvora	5 mm
maximálna prídržná sila	100 N
Hrúbka	12 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Výška	65 mm
maximálna tepelná odolnosť	180 °C
Dĺžka	100,5 mm
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Uhlový magnet

