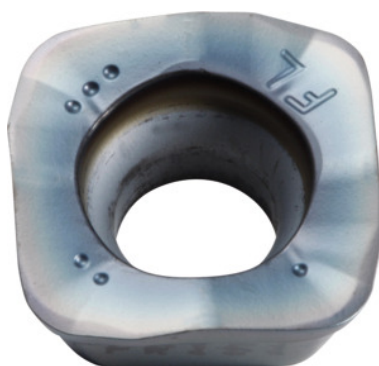



SOMT.....ER-FL, PR1510, Typ: 14

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222090 14
GTIN	4960664708109
Trieda položky	25A

Popis
Prevedenie:

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria FL (orientovaná na povrch) je prvou voľbou pri hrubovaní prístrojmi s nízkym výkonom.

Nepoužívať na zanorovacie frézovanie, frézovanie závitov a kontúr a na strmých stenách.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,5 – 2 mm
Typ	GG
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3 mm
Uhlový Polomer	1,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT.....ER-FL
Typ	PR1510

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzdúch	vhodný		