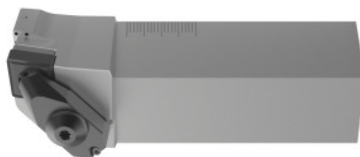


Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2525H12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 49
Séria	Master Eco
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	25 mm

Skrutka pre podložku	259027 8
Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 22
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Jednotka upínacích pätiiek Typ 22	259036 22
Podložka Typ 49	259031 49
Skrutka pre podložku Typ 8	259027 8