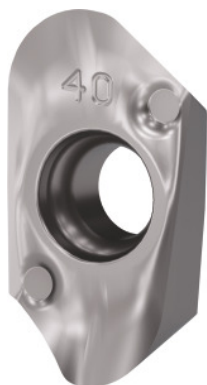


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Obvodovo brúsené otočné rezné platničky na presné uloženie v podpornom nástroji. Vysoko výkonný jemnozrnný substrát najnovšej generácie rezných materiálov. Optimalizovaná príprava reznej hrany na použitie v ľahko obrábateľných materiáloch.

Upozornenie:

Pred použitím je potrebná úprava nosiča (sediel otočných platničiek).

Technický opis

Uhlový Polomer	5 mm
Posuv f_z na zub	0,1 – 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDHT 150550FR-F10
Typ	HU7705
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	2000	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1800	N
Hliník > 10 % si	vhodný	900	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienenene vhodný		