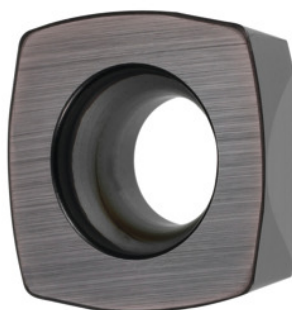


**Garant****XDLW 120408 TN, HB7705, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212980 HART
GTIN	4045197321305
Trieda položky	21A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Technický opis**

Typ	TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 120408 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7705
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,57 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 50 HRC	vhodný	120	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	110	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	90	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	70	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	60	H
TOOLOX 44	vhodný	140	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		