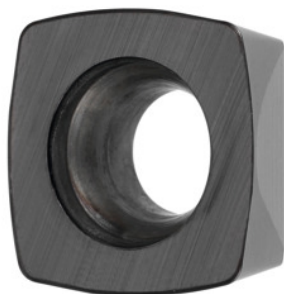


**Garant****XDLW 09T308 TN, HB7720, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Technický opis

Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 09T308 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,99 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,79 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		