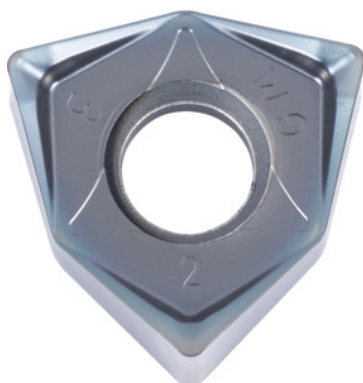


**WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225620 ST1400
GTIN	4960664648948
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a **6 reznými hranami** – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.

Použitie:

Geometria GM je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMU 080608 EN-GM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	PR1525

Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,1 – 0,3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		