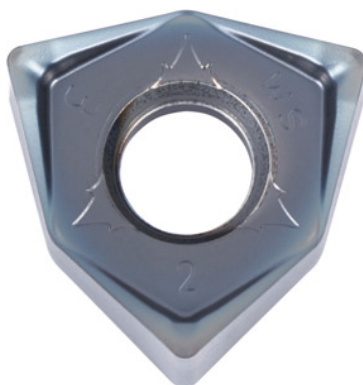


**WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225628 S
GTIN	4960664686568
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a **6 reznými hranami** – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.

Brúsené vyhotovenie pre výrazne vyššiu kvalitu povrchu.

Použitie:

Geometria GL je vďaka brúseniu a rovinnej reznej hrane vhodná na kvalitné povrchy.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNEU 080608 EN-GL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	CA6535

Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,06 – 0,1 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	240	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	200	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		