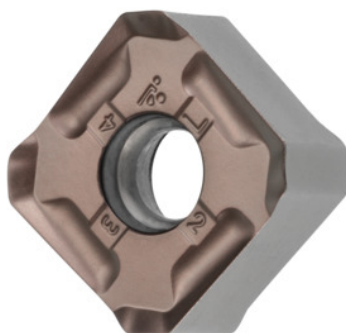


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s reznými hranami 2×4.

Odporúčanie::**Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.****Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,3 mm
Typ	ST900
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMU 14T7 ANER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		