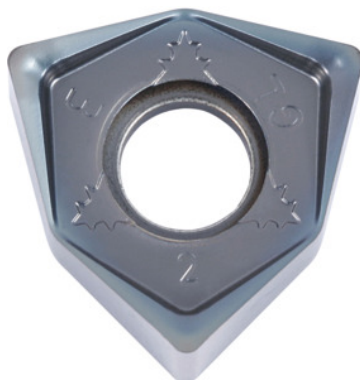


**WNEU 080608 EN-GL, PR1525, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225630 UNI
GTIN	4960664648979
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a **6 reznými hranami** – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.

Brúsené vyhotovenie pre výrazne vyššiu kvalitu povrchu.

**Použitie:**

**Geometria GL** je vďaka brúseniu a rovinnej reznej hrane vhodná na kvalitné povrchy.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNEU 080608 EN-GL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	PR1525

Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,06 – 0,15 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		