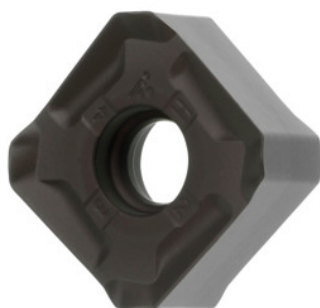


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7510, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213452 ST1400 |
| GTIN | 4045197605986 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s reznými hranami 2×4.

Odporúčanie::**Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.****Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max}$

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Posuv f_z na zub | 0,25 mm |
| Typ | ST1400 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMU 14T7 ANER |
| Typ | HB7510 |
| Rezný materiál | HM |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$ | 6 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 8 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 200 | P |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |