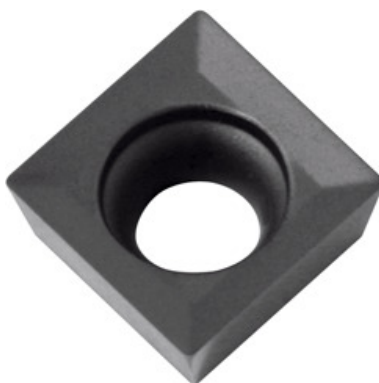


Garant**MPHX 060202 TN, HB7720, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Trieda položky	29W

Technický opis

Typ	UNI
Posuv f_z na zub	0,1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	MPHX 060202 TN
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	65	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	175	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	65	M
GG(G)	vhodný	175	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		