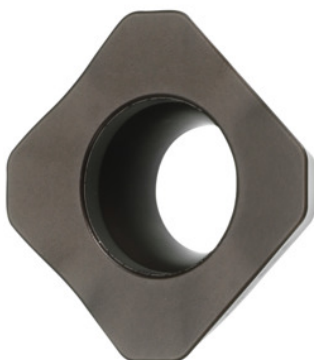


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,19 mm
Typ	ST900
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEKT 1204 AFTN
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	290	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	120	M
GG(G)	podmienene vhodný	130	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		