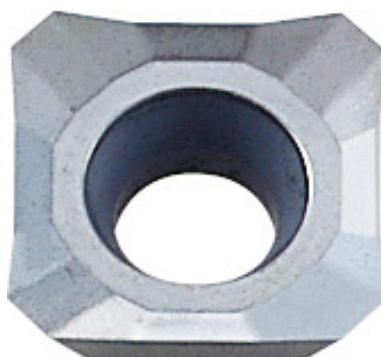


Garant**SEHT 1204 AFFN, HU7710, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214350 ALU
GTIN	4045197319531
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max} = 3,5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,24 mm
Typ	HLINÍK
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hrúbka platne E	4,76 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEHT 1204 AFFN
Typ	HU7710
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	725	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	350	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		