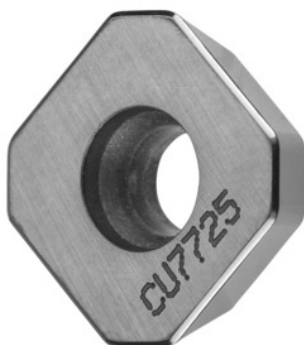


**Garant****SDHW 0903 AESN, CU7725, Typ: ST500**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214475 ST500
GTIN	4045197319579
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

- Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
- Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
- Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$ .

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,19 mm
Typ	ST500
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDHW 0903 AESN
Typ	CU7725
Rezný materiál	Cermet
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	350	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	255	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	230	P
suché	vhodný		