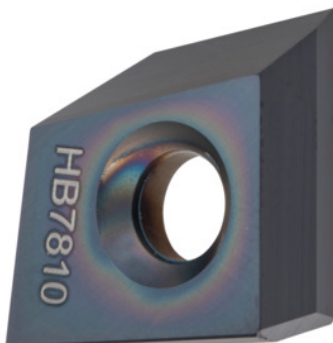


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214531 ALU
GTIN	4045197675347
Trieda položky	21B

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené otočné rezné platničky z tvrdokovu, ideálne na obrábanie tenkostenných hliníkových materiálov.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 10$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BGHX 15L5 PCTR
Typ	HB7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	900	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	350	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		