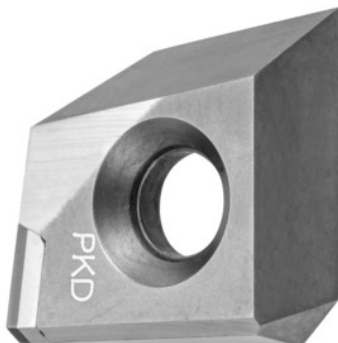


**Garant****BGHX 15L5 PCER, PKD, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

S doplnkovou širokou dokončovacou doštičkou.

**Použitie:**

Na vysoké rezné rýchlosti a vysokokvalitné povrchy. Používať prednostne s nastaviteľnými lôžkami vymeniteľných doštičiek. Zmiešané osadenie je dovolené.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 1 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5$  mm.

**Technický opis**

Typ	HLINÍK
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BGHX 15L5 PCER
Typ	PKD
Rezný materiál	PKD
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	3500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	3500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1000	N
GFK	vhodný	1000	N
CFRP	vhodný	1000	N
grafit	vhodný	500	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		