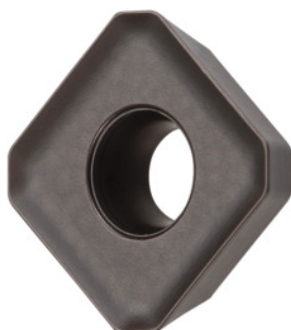


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB735, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

- Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
- Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
- Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDMX 0903 AFEN
Typ	HB735
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	650	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	podmienene vhodný	140	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		