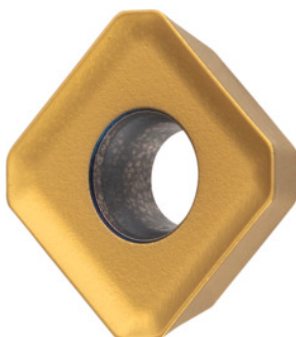


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

- Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
- Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
- Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,14 mm
Typ	INOX
Hrúbka platne E	3,18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDMX 0903 AFEN
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	105	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		