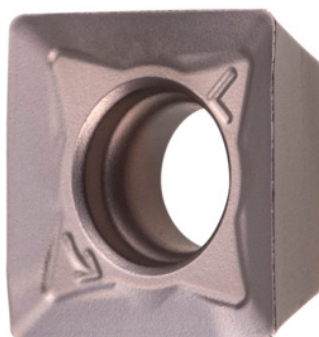


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 083604 PDER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	320	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		