


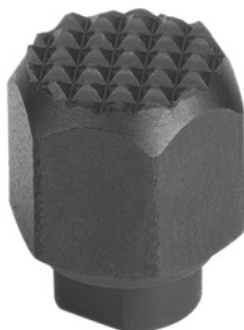

## Výkyvná dosadacia plocha rebrovaný, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370063 M3
GTIN	4059245309597
Trieda položky	37K

### Popis

#### Prevedenie:

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Gula je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.  
S vonkajším závitom.

#### Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

#### Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

### Technický opis

Závit M	M3
maximálne zaťaženie (statické)	8 kN
Dĺžka 1	13 mm

Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	5 mm
Vonkajší Ø D	9 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha