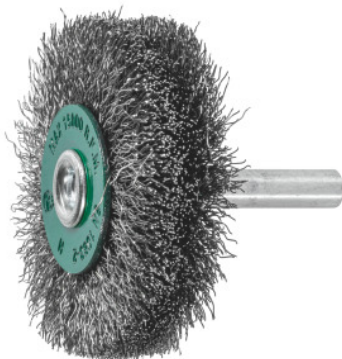


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D<sub>1</sub>×šírka osadenia L<sub>1</sub>: 50X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574253 50X10
GTIN	4067263934752
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Šírka orezania L <sub>1</sub>	10 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	12 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	50 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa