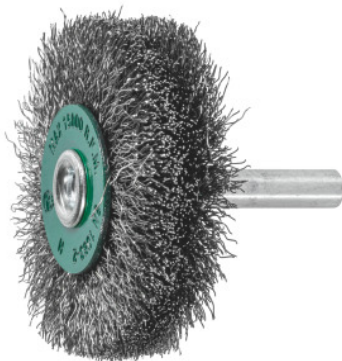


HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D₁×šírka osadenia L₁: 70X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574253 70X10
GTIN	4067263934783
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø stopky D _s	6 mm
Ø kefy D ₁	70 mm
Dĺžka orezania H ₁	19 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Hrúbka štetín	0,2 mm
Šírka orezania L ₁	10 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa