


Garant

**Držiak doštičiek Vario plus eco konvexný pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 41/53mm**

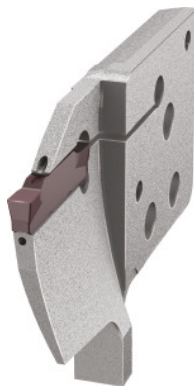

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274513 41/53
GTIN	4067263950370
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich / D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

Séria	Eco
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
maximálna hĺbka rezu t_{max}	16 mm
maximálny 1. Ø zápichu D_2	53 mm

Technický list

minimálny 1. Ø zápichu D ₁	41 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Šírka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek