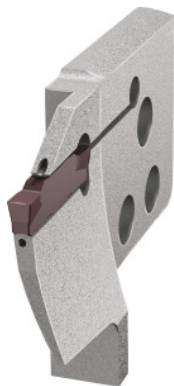


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 33/43mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274514 33/43
GTIN	4067263950448
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

Séria	Eco
maximálna hĺbka rezu t_{max}	16 mm
maximálny 1. Ø zápichu D_2	43 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749

Technický list

minimálny 1. Ø zápichu D_1	33 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek