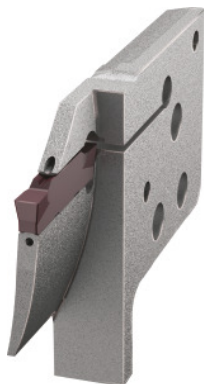


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 82/110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274515 82/110
GTIN	4067263950561
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
maximálny 1. Ø zápichu D_2	110 mm
minimálny 1. Ø zápichu D_1	82 mm
Séria	Eco

Technický list

maximálna hĺbka rezu t_{max}	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek