


Garant

**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 105/143mm**

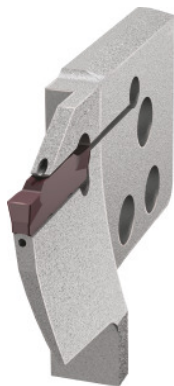

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274514 105/143
GTIN	4067263950493
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich / D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
minimálny 1. Ø zápichu D_1	105 mm
maximálny 1. Ø zápichu D_2	143 mm
Séria	Eco

Technický list

maximálna hĺbka rezu t_{\max}	18 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Šírka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek