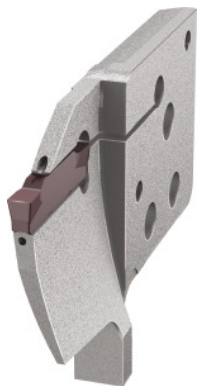


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konvexný pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 33/50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274517 33/50 |
| GTIN | 4067263935247 |
| Trieda položky | 21U |

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| minimálny 1. Ø zápichu D_1 | 33 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 |
| maximálny 1. Ø zápichu D_2 | 50 mm |
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 18 mm |

Technický list

| | |
|--------------------|------------------|
| Séria | Eco |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Druh produktu | Držiak doštičiek |