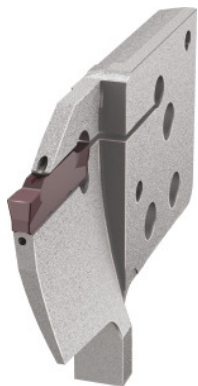


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konvexný pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 67/100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274517 67/100
GTIN	4067263935278
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
maximálny 1. Ø zápichu D_2	100 mm
minimálny 1. Ø zápichu D_1	67 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	18 mm

Technický list

Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek