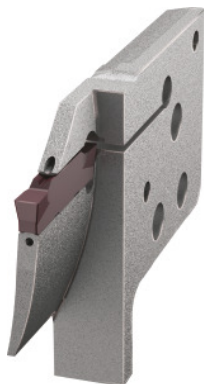


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 53/76mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274519 53/76
GTIN	4067263950929
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	18 mm
Séria	Eco
maximálny 1. Ø zápichu D_2	76 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749

Technický list

minimálny 1. Ø zápichu D ₁	53 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Šírka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek