


**Garant**

**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,  
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 140/230mm**

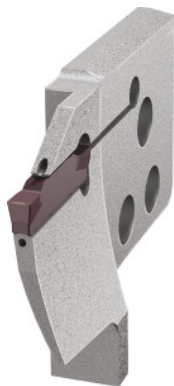

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274518 140/230
GTIN	4067263950882
Trieda položky	21U

## Popis

**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

**Upozornenie:**

D<sub>1</sub> = minimálny Ø pre 1. zápich/D<sub>2</sub> = maximálny Ø pre 1. zápich.

## Technický opis

Séria	Eco
minimálny 1. Ø zápichu D <sub>1</sub>	140 mm
maximálny 1. Ø zápichu D <sub>2</sub>	230 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749

## Technický list

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	21 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek