


**Garant**

**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,  
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 67/100mm**

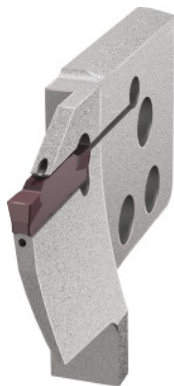

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274518 67/100 |
| GTIN             | 4067263950851 |
| Trieda položky   | 21U           |

## Popis

**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

## Technický opis

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| maximálny 1. Ø zápichu $D_2$  | 100 mm             |
| Séria                         | Eco                |
| vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 |
| minimálny 1. Ø zápichu $D_1$  | 67 mm              |

## Technický list

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| maximálna hĺbka rezu $t_{max}$ | 18 mm            |
| Druh použitia                  | pravé            |
| Vnútorne chladenie             | áno              |
| Šírka zápichu $w$              | 3 mm             |
| Druh produktu                  | Držiak doštičiek |