


**Garant**

**Držiak doštičiek Vario plus eco konvexný pre čelné zapichovanie, ľavé,  
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 67/100mm**

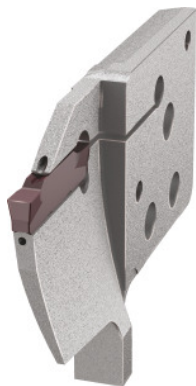

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274521 67/100
GTIN	4067263962205
Trieda položky	21U

## Popis

### Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

### Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

### Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

### Upozornenie:

D<sub>1</sub> = minimálny Ø pre 1. zápich/D<sub>2</sub> = maximálny Ø pre 1. zápich.

## Technický opis

Séria	Eco
minimálny 1. Ø zápichu D <sub>1</sub>	67 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
maximálny 1. Ø zápichu D <sub>2</sub>	100 mm

## Technický list

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu $w$	4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek