


Garant

**Držiak doštičiek Vario plus eco konvexný pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 90/130mm**

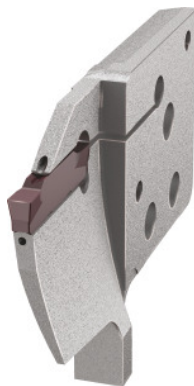

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274521 90/130 |
| GTIN | 4067263962212 |
| Trieda položky | 21U |

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Séria | Eco |
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 28 mm |
| maximálny 1. Ø zápichu D_2 | 130 mm |
| minimálny 1. Ø zápichu D_1 | 90 mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Šírka zápichu w | 4 mm |
| Druh produktu | Držiak doštičiek |